



シングルスイッチでのシリアルアクセスおよびKVM-over-IPアクセス

Dominion シリアルアクセスモジュール (DSAM) は、Dominion KX III (KVM-over-IPスイッチ) からシリアルデバイスに対して、Javaを使用せずにアクセスすることが可能です。DSAMは2および4ポートで、Dominion KX IIIスイッチのUSBポートに接続します。このDSAMにより、コピー & ペースト機能を持つ「真のシリアルアクセス」が可能になり、LANスイッチ、ルーター、Linux/Unixサーバーなど最大8台のシリアルデバイスに同時に接続できます。

DSAMの設置はシンプルかつ簡単です。デバイスからの電力供給を必要とせず、KVMポートやセッションを使用しません。また、ロールオーバーケーブルや電源アダプター、ラックスペースも不要です。KX IIIスイッチ周辺にSerial-over-IPアクセスが必要なネットワークスイッチやUnix/Linuxサーバー（最大8台）を接続する場合、DSAMは最適なソリューションです。

用途

- KVMおよびシリアルアクセス
- シリアルデバイス管理
- Linux、Unixサーバー
- LANスイッチおよびルーター
- ネットワーク、セキュリティおよび通信機器
- リモート/支社

真のシリアルアクセス

- DTE/DCE自動検知
- Java不要のHTMLアクセス
- 最大230,400ボート
- SSHクライアント、PuTTY使用
- Dominion KX III 1台あたり最大8ポート
- Dominion KX III 1台あたり最大8つのシリアルセッション
- ラリタンのPX iPDUによるリモート電源管理

簡単に設置

- ゼロUマウント
- USBでDominion KX IIIに接続
- Dominion KX IIIから電力供給
- ロールオーバーケーブル不要
- DTE/DCE自動検知

総コストを低減

- KX IIIポート不使用
- IPセッション不使用
- シリアルデバイスやアダプターからの電力供給不要

View By Port	View By Serial	View By Group	View By Search	Set Scan		
▲ No.		Name	USB Port	Type	Status	Availability
4	▼	DSAM4	Front	DSAM	up	
4.1		DSAM4 Port 1		AUTO	down	idle
4.2		DSAM4 Port 2		AUTO	down	idle
4.3		DSAM4 Port 3		AUTO	down	idle
4.4		KX2-101v2-yong		DCE	up	idle

DSAMの仕様


仕様	DSAM-2	DSAM-4
シリアルポート	RJ45 (F) x 2	RJ45 (F) x 4
USBポート	USBタイプAプラグ	
USBケーブル	約90cmのUSBケーブル	
取り付け	磁気ストリップ、付属ブラケット	
外形寸法	38mm x 23mm x 127mm	
温度	0-50° C	
湿度	0-85% RH	
電源	KX IIIからUSB経由で電力供給、最大1W、5V DC	
接続	KX 1台につき、最大2つのDSAM (8ポート) USBデバイスに制限あり。KX IIIに関する説明書をご確認ください。	
平均無故障時間 (時間)	1,741,341	958,745

シリアルポートの設定

Serial Port Settings

Emulation: VT100
 Encoding: Default
 Equipment Type: Auto Detection
 BPS: 230400
 Parity/Bits: None/8
 Flow Control: None
 Stop Bits: 1
 Char Delay (ms): 0
 Line Delay (ms): 0
 Send Break Duration (ms): 300
 Multiple Writers: Single writer allowed on a port at a time.
 Suppress Messages Always Active
 Escape Mode: Control
 Escape Character:]

DSAMの構成と接続

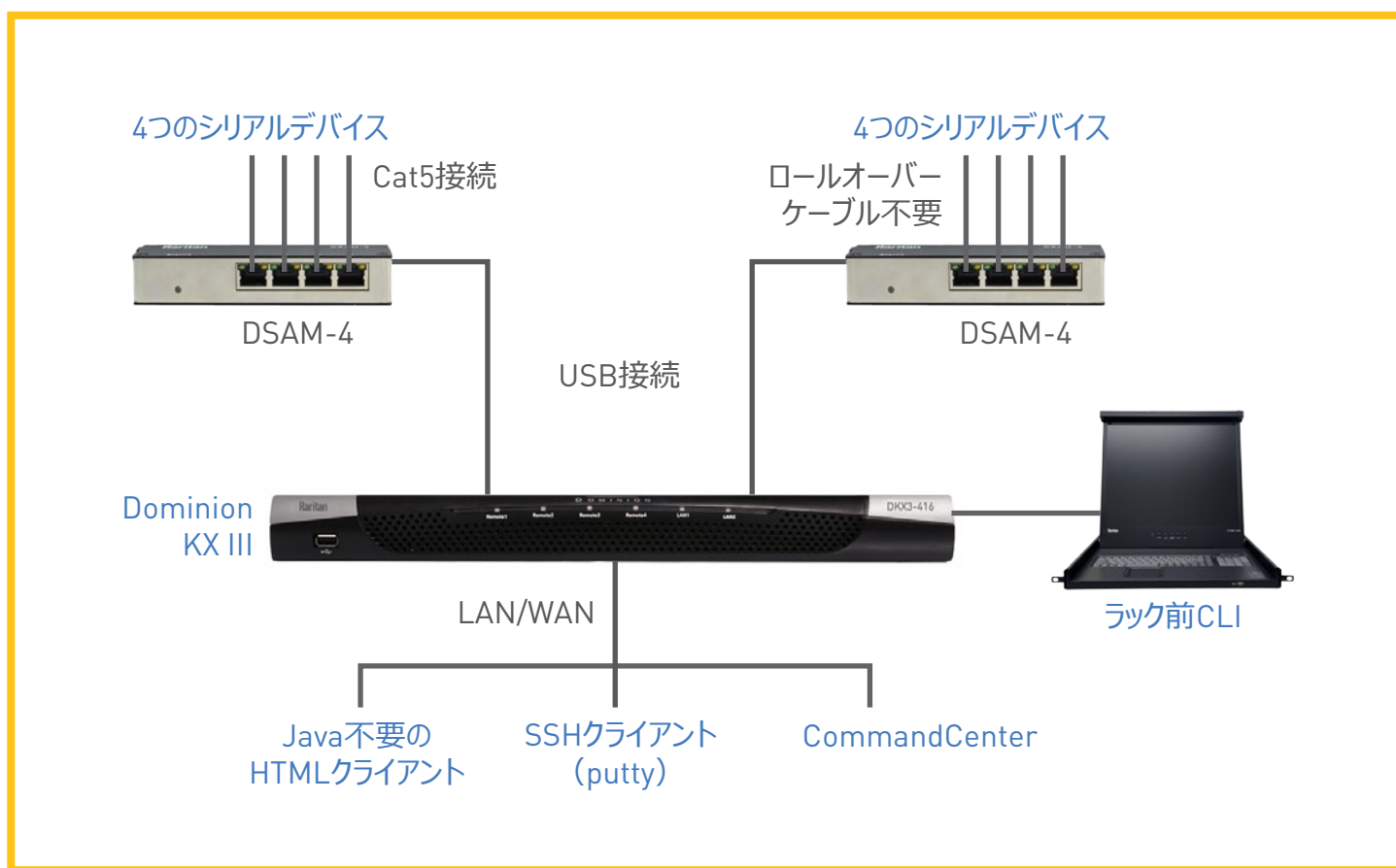

※仕様は予告なく変更することがあります。

※ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは sales.japan@raritan.com へお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは03-5795-3170または www.raritan.com/jp/kxiii まで

©2017 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan®はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンは、1985年にIT管理者がサーバーを管理するためのKVMスイッチの開発を始めました。今日、ラリタンはルグランブランドの一員として、インテリジェントラックPDUの大手プロバイダーとなりました。ラリタンのソリューションは、フォーチュン500のトップ10社のうち9社のテクノロジー企業のデータセンターで高い信頼性とインテリジェンスを提供しております。詳しくはRaritan.comをご覧ください。V1232

ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17

品川センタービルディング 14階

TEL: 03-5795-3170 (代表) FAX: 03-5795-3171

URL: <http://raritan.com/jp/> E-mail: sales.japan@raritan.com

Raritan
A brand of **Legrand**