



シングルサーバをリモート管理 進化した高性能KVM-over-IP

より軽量コンパクトに。手のひらサイズに エンタープライズ級テクノロジーを搭載

Dominion KX II-101 V2 (DKX2-101 V2) は、スイッチ式KVMアーキテクチャでは避けられないブロッキングを解決した次世代KVM-over-IPです。専用のIPアドレスから1台のサーバにいつでもどこからでもノンブロックアクセスし、BIOSレベルの制御が可能です。DKX2-101 V2は仮想メディア、ずれないマウス、1920×1080 高ビデオ解像度、日本語サポート、IPv4/IPv6 デュアルスタック、FIPS 140-2 暗号化、iPhone/iPad モバイルアクセスといった機能を標準装備しています。

革新的なユーザインタフェースを 備えたフルセットの機能

コンパクトながら最新のKVM-over-IP テクノロジーを搭載したDKX2-101 V2は、様々なOS や Webブラウザに対応しているため、システムに柔軟に組み込むことができます。中でも、ラリタンのVirtual KVM Desktop™ (仮想デスクトップ) 機能は、ラック前に座っていると変わらない操作感覚を提供します。

COMMANDCENTER® 対応による拡張


拡張性にも優れており、ラリタンのCommand Center Secure Gatewayを使えば複数のDKX2-101 V2を、1つのIP アドレスからのシングルサインオンで単一の論理ネットワークに統合することも可能です。

生産性、効率性、セキュリティ性を「ゼロU」サイズに集約

特長

- DKX2-101 V2 は、手のひらサイズで持ち運びに便利なおうえに、設置場所もとりません。サーバの数が少なく、スペースの限られたリモートロケーションに最適です
- 複数のDKX2-101 V2をデータセンタ、ラボ環境、支店などに導入することで、ターゲットOSが使用不能でも任意のユーザから任意のサーバへ完全なノンブロック・スイッチレスアクセスが可能。ダウンタイムや平均復旧時間 (MTTR)、人件費を削減します
- マウスの設定を変えることなく使える「ずれないマウス」機能を搭載しました
- 仮想メディア機能により、どこからでもパッチやアップグレード用ファイルの転送が可能。アップグレード作業のスピードアップや出張費の削減に貢献します
- 他のリモートアクセス方法よりも高いセキュリティレベル、充実した管理機能、ハイクオリティなビデオ性能を、1つのIP ネットワークで提供します

次世代テクノロジーによるノンブロッキングアクセス

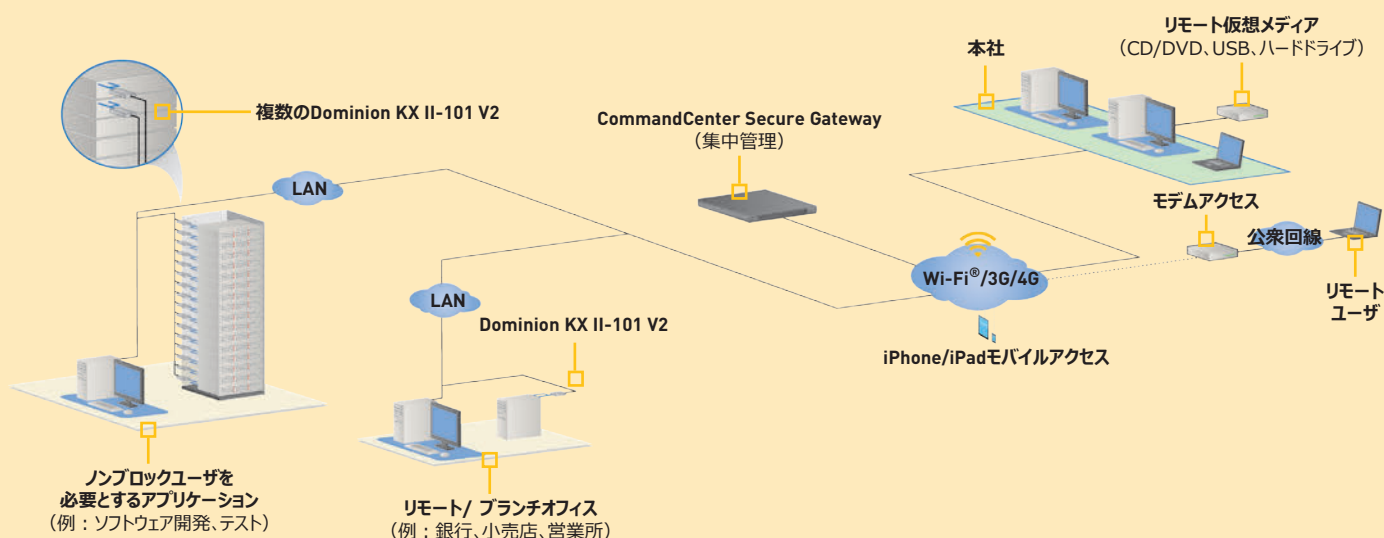

様々な使い方

DKX2-101 V2は、独自の形状とノンブロッキングアクセスにより、理想的なリモート管理プラットフォームを提供します。

- 中小規模企業や支店、自宅
- 遠隔地のミッションクリティカルな環境にあるものの、サーバ数が少なく、複数ポートのKVMスイッチはコストに見合わない場合（エネルギー、公共施設、政府、軍事施設）
- 多対多のノンブロッキング接続を必要とする環境（ソフトウェア開発研究所など）
- ミッションクリティカルなサーバへのノンブロッキングアクセスが必要な環境
- ターゲットデバイスの構成が頻繁に変更される環境（テストラボやデモルームなど）
- 移動を要する利用環境（放送中継車、警察/消防/緊急医療（EMS）の移動指令センターなど）
- 一時的な設置（会議、展示会、顧客先、建設現場など）
- 非IT 機器を使用する環境（小売店/POS 端末、看板、売店、医療および軍事機器など）
- 遠隔拠点のPC のメンテナンス

使いやすさ

- マウスの設定を変えずに使える「ずれないマウス」
- 仮想デスクトップによる、ローカルコンソールからの接続と変わらない操作感
- PC シェアモードにより、最大8 人のユーザがリモートから同一サーバへアクセスし、共同でトラブルシューティング
- プラグアンドプレイによる簡単なインストール、数分で起動
- 管理画面が日本語に対応
- IP ネットワーク接続によるファームウェアのアップグレード


マルチプラットフォーム対応

- Windows®, Linux® およびSolarisをサポート
- ラリタンのマルチプラットフォームクライアント（MPC）で稼働
- IPv4/IPv6デュアルスタック

柔軟性

- 様々な環境で使いやすいコンパクトなサイズ
- シリアル管理コンソールポートを使ったローカルでの設定可能
- オプションでのモデムアクセス
- インテリジェントPD（iPD）Dominion PXとの統合によるリモート電源管理機能
- ほとんどのOSでキーボードとマウスを接続できるホットプラグ
- ターゲットサーバへ迅速にアクセスするためのダイレクトポートの構築が可能
- ファクトリデフォルトを、ファクトリリセットボタンから実行
- ターゲットサーバが動作中でもDKX2-101 V2の交換が可能。ダウンタイムを最小化
- 同一ユニットからのSB またはPS/2 接続
- ラックの横に水平または垂直にマウント（ブラケット付属）

DOMINION® KX II-101 V2 外観

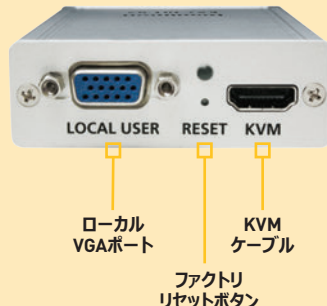

KVMケーブル
ターゲットのVGA、PS/2、USB
に挿入

最高レベルのセキュリティ

- 最高256ビットAES暗号化
- 政府、軍隊向けFIPS 140-2暗号化モジュールを採用
- キーボード、マウスおよびビデオ信号や、仮想メディアの安全な暗号化
- 強力なパスワードの設定およびパスワードリトライのロックアウトをサポート
- RADIUS、Secure LDAPおよびActive Directory® のサポート-既存のアカウントによるユーザ認証
- アクセスを許可、制限あるいは拒否するアクセス制御リストの使用
- 様々なセキュリティ対応：カスタムSSL認証、ログイン前のバナー、ポート番号編集可

COMMANDCENTER対応

- CommandCenter Secure Gateway による集約管理が可能。役割ベースのポリシー管理、ログ管理、ユーザ変更、ファームウェアの一括アップデートなどをサポート
- 複数のサイトでDKX2-101 V2 の数が増えても、1つのIPアドレスへのシングルサインオン
- 単一の論理的「コマンドアンドコントロール」ネットワークに統合、ラリタンのDominionシリーズ、シリアルコンソールスイッチと共に管理可能

コスト効果

- KVM 切り替えを必要としない環境におけるリモートアクセスとBIOSレベルの制御
- 「ゼロU」サイズでラックスペースを節約
- 出張回数や経費の節減
- AC/DC アダプタ、KVM ケーブルケーブルを同梱
- 複数サイトの集約管理が可能

ハイクオリティなKVM-OVER-IPによる拡張性

- 低帯域幅環境に応じたディスプレイ設定
- 数々の受賞歴を誇るラリタンのビデオオクオリティ、32000色をサポート
- 最大1920×1080のビデオ解像度をサポート

仮想KVM デスクトップ°

- ウィンドウの境界やツールバーのないフルスクリーン表示
- 透過的なキーボード処理により、ほぼ全てのキーストロークをターゲットサーバに反映し、よりシームレスな操作感を実現
- 先進的なビデオ解像度の検出による、迅速かつ正確なビデオレスポンス
- フレキシブルなビデオスケーリングにより、サムネイルから全画面
- iPhone/iPadモバイルアクセス（CC-SG v5.2以上が必要）

特長	
型番	DKX2-101-V2
形状	ゼロU、垂直または水平にラックマウント可能（ブラケット付属）
外形寸法 (DxWxH)	95 x 71 x 24mm
重量	0.19 kg
電源	AC 電源アダプタ、100- 240VAC、47- 63Hz、0. 1A、6W
動作温度	0°-40°C
動作湿度	20%-85% RH
インジケータ： デバイスステータス ネットワークLED	ステータスLED インジケータ ネットワーク動作および接続速度インジケータ
ローカル接続：	ローカル管理ポート - DB-9 (F) シリアル KVM コネクタ - ラリタンKVM ケーブル ローカルユーザビデオ - HD-15 (F) VGA ローカルキーボード/ マウス - サーバのUSB に接続
リモート接続： ネットワークプロトコル	Ethernet (RJ45) ポート×1 動作状態インジケータ付 TCP/IP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、secure LDAP、RADIUS、LDAP、DHCP、SNMPv2、SNMPv3 IPv4/IPv6デュアルスタック
画面の解像度の例： PCグラフィックモード SUN® ビデオモード	Up to 1920x1080 @ 60Hz, 640x480 @ 60/72/75/85Hz, 800x600 @ 56/60/72/75/85Hz, 1024x768 @ 60/70/75/85Hz, 1440x900 @ 60/70/75/85Hz, 1680x1050 @ 60/70/75/85Hz, 1152x864 @ 60/75Hz, 1280x1024 @ 60Hz, 1600x1200 @ 60Hz, 720x400 (for DOS)

保証期間	ご購入より2 年間。有償延長保証制度あり
-------------	----------------------

アクセサリ

型番	
DKX2-101-V2-PDU	インテリジェントPDU Dominion PX接続用アダプタ

DOMINION KX II-101-V2

手のひらサイズのKVM-over-IPスイッチ、シングルサーバやPCに対しノンプロックアクセスを提供

- 最大8ユーザまでIPアクセスシェア
- シングルサーバ/PC用
- 1ローカルユーザ
- VGA、USBとPS/2に対応
- シリアル管理ポート装備

- ※ 仕様は予告なく変更することがあります。
- ※ ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは sales.japan@raritan.com へお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは03-5795-3170または www.raritan.com/jp/kxii-101 まで

©2017 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan®はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンは、1985年にIT管理者がサーバーを管理するためのKVMスイッチの開発を始めました。今日、ラリタンはルグランブランドの一員として、インテリジェントラックPDUの大手プロバイダーとなりました。ラリタンのソリューションは、フォーチュン500のトップ10社のうち9社のテクノロジー企業のデータセンターで高い信頼性とインテリジェンスを提供しております。詳しくはRaritan.comをご覧ください。V1128R1

ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17
品川センタービルディング 14階
TEL: 03-5795-3170(代表) FAX: 03-5795-3171
URL: <http://raritan.com/jp/> E-mail: sales.japan@raritan.com

Raritan
A brand of  **legrand**