

技術仕様 / 技術文書

ラリタンモデル番号: SRC-0100

描画



特長

環境センサー対応	はい
交換可能なコントローラ	いいえ
互換性のあるセンサー	温度, 湿度, エアフロー, 差圧, 水漏れ, 振動, コンタクトクロージャとドアロック
ネットワーク	ギガビット (10/100/1000 BaseT)イーサネットポート; セカンダリ,冗長 (10/100/1000BaseT)イーサネットポート。オプションのWi-Fi (802.11a/b/g/n)
リモート管理	HTTP(s);SSH;Telnet;RS-232(シリアル);PowerIQ;SNMPバージョン v2/v3;SMTP;JSON-RPC; Modbus TCP
カスケード	はい 最大16台のデバイスを単一のイーサネット、 またはUSB接続を使用してデジチェーン接続が可能
オンボードディスプレイ	カラー,マトリックス液晶ディスプレイ:センサー値, ステータス,アラーム; 構成情報 (名前、評価、IP /ネットワーク情報)
組み込みプロセッサ	32-bit ARM Cortex A5 500MHZ (Atmel A5D35A), 16MB SPI Flash, 128MB DDR2 RAM

技術仕様/ 技術文書

Raritan Model Number: SRC-0100

入力

入力レセプタクル	(2) IEC60320 C14
コードエントリー	フロント・フィード (電源コード付属なし)
最大入力電流	10A (国際), 12A (北アメリカ)
公称入力電圧	100-240V
定格入力電圧	100-240V
入力周波数	50/60Hz

物理

ユニット寸法 (WxDxH)	440mm x 65mm x 44mm; 17.3" x 2.6" x 1.7"
実装	RACK-KIT-PXE-1190R

環境


作動温度	60°C
動作相対湿度	85%
動作高度	0-6000ft
保管温度	-25 to 65°C
保管湿度	0 - 100%
保管高度	0-10000ft

適合性

規制当局の承認	UL Listed, CE, Canada ICES-003, Part 15 Class A of the FCC rules, RoHS対応
保証	2年間の標準メーカー保証

技術仕様/技術文書
ラリタンモデル番号: SRC-0100

コントロールパネル

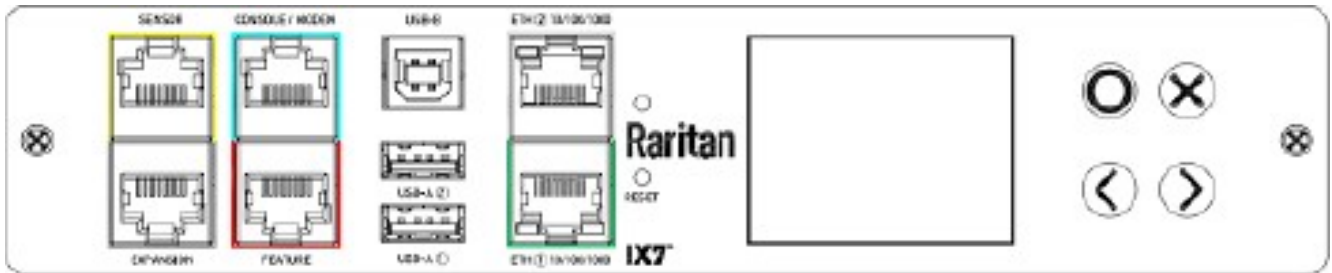

技術仕様/技術文書

リタンモデル番号: SRC-0100

機械図

