



デュアルディスプレイKVMスイッチで複数のデュアルヘッドサーバーへのアクセス制御

ラリタンのMasterConsole® デジタル Dual KVMスイッチ(MCD-DUAL)は、1人のユーザーが複数のデュアルヘッドサーバーをボーダーレスなマウススイッチングにより管理・制御することを可能にします。MCD-DUALスイッチをカスケード接続することで、最大64台のサーバーを最大45メートルの距離から管理できます。コンピュータの接続には、標準のカテゴリ5/6/6e UTPケーブルを使用します。ポートは、マウスの動き、ホットキー、オンスクリーンディスプレイによる切り替えが可能です。

2つのMCD-DUALモデルから選択いただけます。4xデュアルポート搭載のMCD-104-DUALと8xデュアルポートのMCD-108-DUAL。どちらのモデルもMCD VGAコンポケーブルまたはMCD HDMI CIMを使用してステレオオーディオをサポートしています。また、複数のデュアルディスプレイコンピュータ間で2台のディスプレイを共有可能で、複数の用途に合わせて画面の複製や拡張ビューモードなどの構成をサポートしています。

MCD-DUAL KVMスイッチは、最新のデジタルビデオユーザーインターフェイス(DVI、HDMI、DP)をサポートしています。最大ビデオ解像度はMasterConsole CIM(MDCIM)またはMasterConsole コンポケーブル(MDUTP)によるUTPケーブル接続により、最大1920x1200@75Hz(アナログ)、1920x1080(デジタル)で30メートルまでサポートできます。

主な特長とメリット

デュアルディスプレイ出力をサポート

複数のデュアルヘッドビデオインターフェイスをCIM(MDCIM-DVI/HDMI/DP)とUTP VGAケーブル経由でサポートしています。

最大1920X1080の高解像度ビデオをサポート

最大 1920 x 1200 @75Hz、1920 x 1080@60Hz をサポートします。

複数のデュアルヘッドサーバーを管理

デジタル(DVI/HDMI/DP)CIMやアナログ(VGA)コンポケーブルを使って30メートル離れたサーバーに接続します。

マウスによるポートスイッチング

マウスを使って迅速にチャンネルを切り替えることで時間を節約し生産性を改善します。


特長

- デュアルディスプレイで複数のデュアルヘッドサーバーを管理
- マウスによるポート切り替えをサポート
- VGA、DVI、+B25ビデオでサーバーに接続
- 省スペース設計
- 高解像度ビデオをサポート
- MasterConsoleデジタルCIM(MDCIM)テクノロジー
- 容易な設置
- AutoScan/AutoSkip
- 新しいユーザー権限レベル

デュアルディスプレイとボーダーレスの マウス切り替えによるKVMアクセス

デュアルディスプレイKVMア クセスと複数のサーバー制御

新しいMasterConsoleデジタルDual Display(MCD-DUAL) はSMB向けにKVMデュアルディスプレイ出力、デジタルビデオインターフェイスとオーディオ、ボーダーレスなマウスポート切り替えをサポートします。

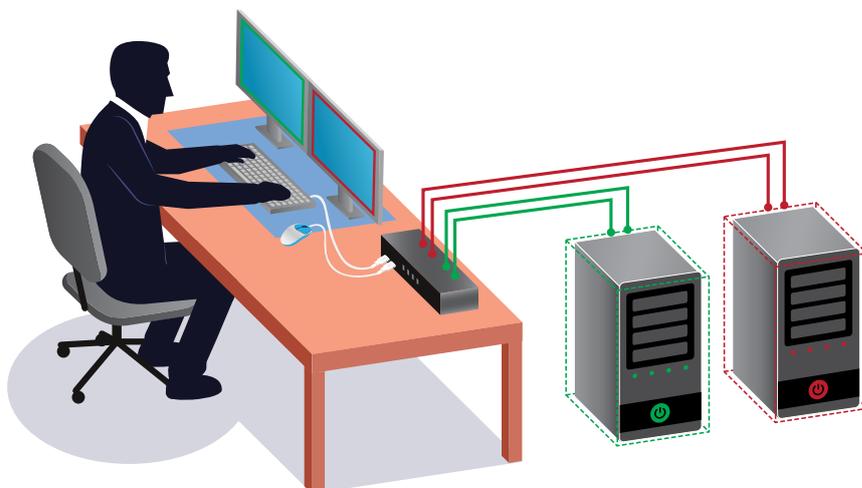

MASTERCONSOLE デジタル DUAL KVM スイッチ仕様

モデル	詳細	寸法 (W x D x H)	重量	電源
MCD-104 DUAL	1 ユーザ、4デュアルポート、デュアルディスプレイ、1920 x 1080@60Hz (DVI) ビデオ解像度、動作/保管温度: 0-50°C / -20°C-60°C、湿度: 0-80% RH、結露なし >140,689 時間MTBF	440 x 150 x 44mm	1830g	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
MCD-108 DUAL	1 ユーザ、8デュアルポート、デュアルディスプレイ、1920 x 1080@60Hz (DVI) ビデオ解像度、動作/保管温度: 0-50°C / -20°C-60°C、湿度: 0-80% RH、結露なし >105,038時間 MTBF	440 x 150 x 44mm	1860g	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)

コンピューターインターフェイスモジュール (CIMS)

モデル	詳細
MCDCIM-DVI	DVI ビデオ出力 + キーボード・マウス用USB
MDCIM-HDMI	HDMI ビデオ出力(HDMIオーディオ)+ キーボード・マウス用USB
MDCIM-DP	DPビデオ出力 + キーボード・マウス用USB

MDUTP VGA KVM コンボケーブル

モデル	詳細
MDUTP20-VGA	2メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ
MDUTP40-VGA	4メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ
MDUTP60-VGA	6メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ
MDUTP150-VGA	15メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ

製品に関するお問い合わせは **03-5795-3170** または
www.raritan.com/jp/mcd-dual まで

© 2021 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan® はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。Raritanはルグランブランドの一員であり、インテリジェントPDU、KVMスイッチなどのデータセンターインフラ監視および管理ソリューションのリーディングプロバイダーです。Raritanの革新的なソリューションは、フォーチュン500のトップ企業を含む、世界中のデータセンターやサーバーラームで信頼性、効率性、インテリジェンスを提供しております。Raritanは、1985年以来、リアルタイムの可視性を提供し、また、ITインフラへのセキュアなアクセスと制御を提供することで、ITプロフェッショナルを支援しております。詳細については、Raritan.com/jpをご覧ください。V1280

Raritan
A brand of **legrand**