



## 高性能KVM-OVER-IPスイッチへのアクセス

Dominion® KX IIIユーザーステーションは、Dominion KX IIIスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセスを可能にするスタンドアロンの高性能アプライアンスです。デスク上や標準の19インチラックに設置できる他、VESA規格にも対応しており、モニター背面にも取り付けられます。一般的なCat5UTPケーブルやIPネットワーク接続で導入でき、シングル/デュアルモニターで複数サーバーへの同時アクセス、表示、制御を実現します。

ユーザーステーションは旧来のアナログマトリックススイッチや、高価で互換性の低い放送システムの代替機や補助機として、または手軽なIPアクセスを必要とする用途に幅広く使用できます。放送業界、ラボ、スタジオ、コントロールルーム、オフィス、データセンターなどで広くご利用頂けます。

### おすすめユーザー

- 放送、ラボ、スタジオ
- コントロールルーム
- 政府、官公庁
- 運輸、エネルギー
- 工場、製造業
- データセンター

### 高性能ユーザーアプライアンス

- パワフルなインテルベースのプラットフォーム。
- 1080pの画像データを2つ同時に30フレーム/秒で高速ストリーミング。
- ノンブロッキングのDKX3-808モデルで超高速の接続、スイッチングを実現。
- VGA、DVI、HDMI、DisplayPortのビデオをサポート。
- 必要な機能をすべて装備し、メンテナンスがほぼ不要。

### 効率の高いパワフルなユーザーインターフェイス

- シングル/デュアルモニターに対応。
- 8台以上に同時IP接続。
- フレキシブルなウィンドウマネージャー。
- 全画面表示対応（ツールバー非表示対応）。
- よく使う機能やホットキー登録による切り替え。
- 仮想メディア、USB音声対応。

### フレキシブルで簡単な導入

- フレキシブルなデュアルLAN/WANアクセス。
- 社内または独自LANを使用。
- 低価格のCat5UTPケーブル接続。
- 数百台のサーバー、デバイスにアクセス。
- デスクトップやノートPCのアクセスにも対応。
- デスクトップでもラックマウントやVESAマウントでも利用可能。

仕様	
ハードウェア	Intel Celeron CPU、4GB RAM、64GBソリッドステートディスク
ビデオ	シングル・デュアルディスプレイ、1 HDMI、2 ディスプレイポート
ネットワーク	二重化ギガビットイーサネットポート、IPv4、IPv6、DHCPまたは静的アドレス
電源	入力：100～240V AC、出力：19V 4.47A DC、65W（最大値）
USB	USB 2.0 x 6ポート、USB 3.0 x 2ポートでキーボード、マウス、音声、仮想メディアに対応
音声	マイク入力、スピーカー出力
認証	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
寸法	190（奥行） x 165（幅） x 43（高さ） mm
重量	1.4 Kg 出荷重量2.3 Kg
ラック取り付け	デスクトップ、VESAマウント、オプションの1Uブラケット
温度、湿度	0～40℃、10～90% RH（結露なし）
振動、標高	1～200Hz、ランダム振動1.146 G RMS、最大標高2,000m




前面図




1. マイク入力
2. 音声出力
3. 電源LED
4. HDD LED
5. 電源ボタン
6. USB 2.0ポート

背面図

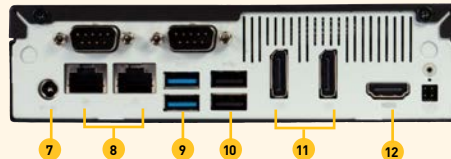

7. DC電源入力
8. 二重化ギガビットLAN
9. USB 3.0ポート
10. USB 2.0ポート
11. DisplayPort (DP) ビデオ
12. HDMIビデオ

## 構成例

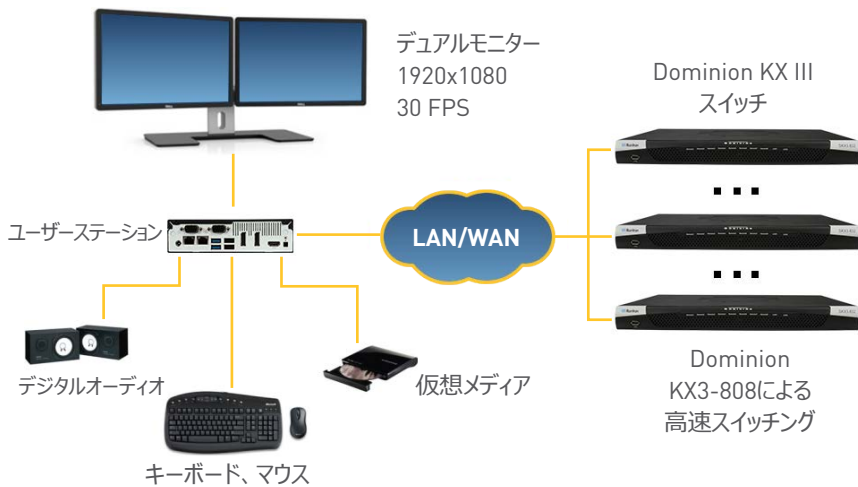

## シンプルな導入

1. シングルまたはデュアルモニターを接続
2. キーボードとマウスを接続
3. オプションでスピーカーと仮想メディアを接続
4. 社内または独自LANに接続
5. 設定によりユーザーとKX IIIマシンを追加
6. KX IIIスイッチに接続されたサーバーにアクセスし制御

※ 仕様は予告なく変更することがあります。

※ ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは [sales.japan@raritan.com](mailto:sales.japan@raritan.com) へお問い合わせください。

**製品に関するお問い合わせは 03-5795-3170 または <http://raritan.com/jp/> まで**

© 2019 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan® はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンはルグランブランドの一員であり、インテリジェントPDU、KVMスイッチなどのデータセンターインフラ監視および管理ソリューションのリーディングプロバイダーです。ラリタンの革新的なソリューションは、フォーチュン500のトップ企業を含む、世界中のデータセンターやサーバーームで信頼性、効率性、インテリジェンスを提供しております。ラリタンは、1985年以来、リアルタイムの可視性を提供し、また、ITインフラへのセキュアなアクセスと制御を提供することで、ITプロフェッショナルを支援しております。詳細については、[Raritan.com/jp/](http://raritan.com/jp/)をご覧ください。V1216R4

## ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪 3-23-17 品川センタービルディング 14階

TEL : 03-5795-3170（代表） FAX : 03-5795-3171

URL: <http://raritan.com/jp/> E-mail: [sales.japan@raritan.com](mailto:sales.japan@raritan.com)

**Raritan**  
A brand of **Legrand**